


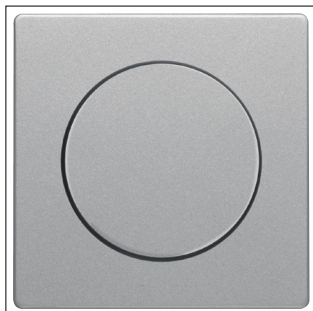

11376084

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer Q.x alu samt, lackiert

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Samt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	58,50 mm
Breite	58,50 mm
Tiefe	17,50 mm
Achsdurchmesser	4 mm

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Texte

Aufdruck	Zentralstück ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

Q.x	
-----	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja