


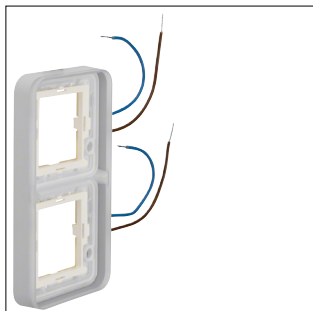

WNA699

Collerette double lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	2
Nombre de modules	2

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	154 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis Pour montage vertical
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui