


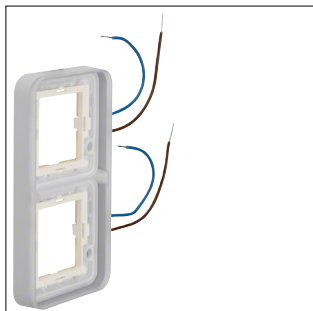

WNA699

cubyco lighting ring double white 230V

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	2

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	154 mm
Breedte	83 mm
Diepte	23 mm
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	2

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging Voor verticale montage
Verlichting	Met 2 elektrische gescheiden verlichtingsringen voor van elkaar onafhankelijke toepassingen/functies Voor verlichtings- en controlecircuit

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja