




395619

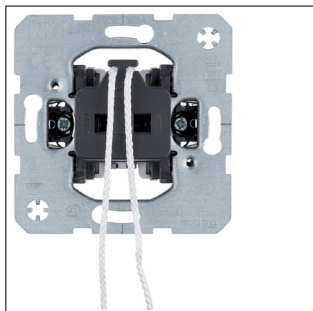

Zugtaster Wechsler 10 AX mit separatem Meldekontakt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zugschnur
-----------------------	-----------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Mit Spreizkrallen Für Wand- und Deckenmontage
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechsler, mit separatem Meldekontakt
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja