


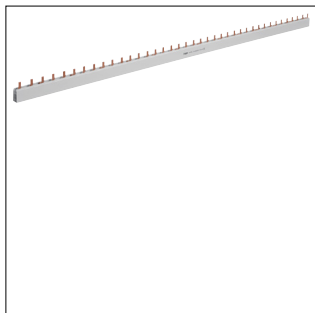

KB399Q

Шина гребінчаста 3P 35мм² 37М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	39
-------------------	----

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes