


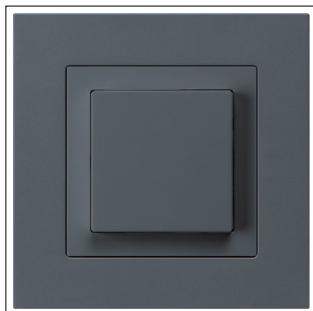

WH27110104C

## kallysto.pro UP komplett: Druckschalter S3 Anthrazit

### Technische Eigenschaften

#### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Anthrazit   |
| RAL Nummer | 7024        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

#### Kennzeichnung

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
|------------------|--------------------------------------|

#### Anschlussmöglichkeiten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montageart             | Schraubbefestigung |
| Mit Krallenbefestigung | Nein               |

#### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 94 x 94 mm |
| Einbautiefe                 | 12 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm      |
| Durchmesser                 | 60 mm      |

#### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

#### Architektur

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Steuer-/Bedienelement | Wechselschalter |
|-----------------------|-----------------|

#### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

#### Anschluss

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect<br>Steckklemme |
|-----------------------|-----------------------------|

#### Texte

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen       |
| Beleuchtung        | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone |
| Schaltart/Variante | Wechselschalter S3                  |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |