


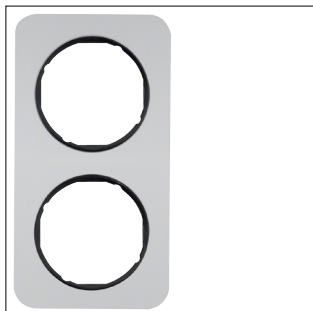

10122184

**Plaque de recouvrement 2 postes, R.1, Alu/noir**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 2 |
| Nombre de modules | 2 |

**Matières**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Couleur                | Aluminium             |
| Code RAL               | 9006                  |
| Finition de la surface | Mat                   |
| Matière                | Aluminium             |
| Traitement             | Anodisé<br>Non traité |

**Dimensions**

|            |           |
|------------|-----------|
| Hauteur    | 152,20 mm |
| Largeur    | 80,70 mm  |
| Profondeur | 9,90 mm   |

**Accessoires**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

**Installation, montage**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale<br>Vertical |
|-------------------------------|-------------------------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

**Textes**

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Mode d'installation | Fixation de borne<br>Pour montage vertical ou horizontal |
|---------------------|----------------------------------------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |