


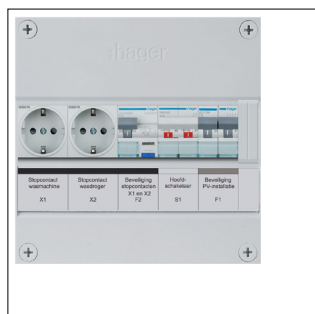

VKG11PV-WW

## 2-groepenverdeler HS DIRECT/HACO+W+W

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

#### Uitvoering

Aantal polen 2

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

#### Funcies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

#### Installatie, montage

Met buisvoer Nee

#### Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

#### Capaciteit

Aantal modules 12

#### Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

#### Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 365 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

#### Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 1

#### Leveringsomvang

Aantal aardlekautomaten type A 1

Aantal aardlekschakelaars 0

#### Samenstelling

Aantal groepen 2

Aantal lichtgroepen 1

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 1

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Ja

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Slagvastheid IK                            | IK05                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
|                                            | 0                                         |