


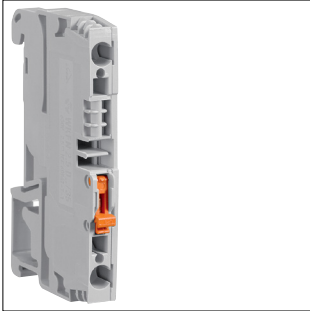

KYA02KD

Scheidingsklem met messen, 2,5 mm², 20 A/630 V, quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	38,15 mm
Breedte	79,75 mm
Diepte	5 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.2 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	Max. 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja