


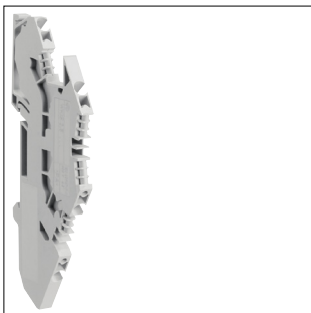

KYA02I4

**Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup>, quickconnect**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 24 A |
|-----------------|------|

**Vermogen**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1 W |
|----------------------------------|-----|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 51,20 mm |
| Breedte | 5 mm     |
| Diepte  | 95 mm    |

**Aansluiting**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup> |

**Materiaal**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | Grijs          |
| RAL-kleur | 7030           |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |