


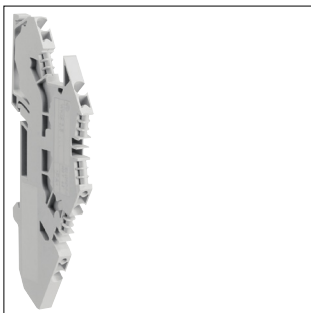

KYA02I4

Durchgangsklemme 2x Phase 2,5mm², Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	24 A
-----------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	51.20 mm
Breite	5 mm
Tiefe	95 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 4 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7030
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja