


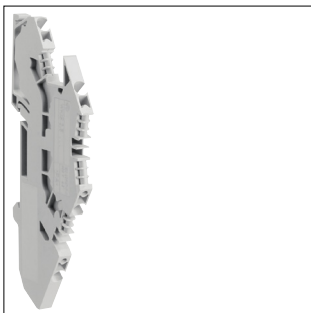

KYA02I2

Rijgklem 3-voudig, fase, nul, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	51,20 mm
Breedte	5 mm
Diepte	95 mm

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.13 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.13 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja