


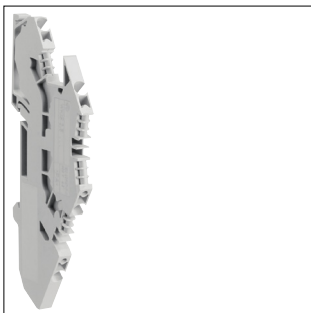

KYA02I2

Dreileiterklemme 2,5mm<sup>2</sup>, 1xDurchgang L, 1xDurchgang N, 1xPE, Stecktechnik

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 24 A |
|-----------|------|

##### Leistung

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1 W |
|---------------------------------------|-----|

##### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 51.20 mm |
| Breite | 5 mm     |
| Tiefe  | 95 mm    |

##### Anschluss

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup> |

##### Werkstoff

|            |               |
|------------|---------------|
| Farbe      | Grau          |
| RAL Nummer | 7030          |
| Werkstoff  | Polyamid (PA) |

##### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |