


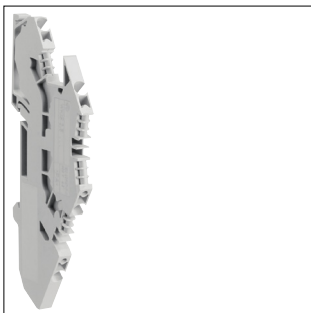

KYA02I2

Rijgklem 3-voudig, fase, nul, PE, 0,08 - 2,5 mm², quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	24 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	51,20 mm
Breedte	5 mm
Diepte	95 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja