


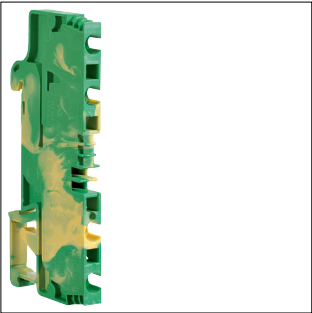

KYA02E4

Borne de terre, 2,5mm², 4 point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 0 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Dimensions

Hauteur 38,10 mm

Largeur 72,40 mm

Profondeur 5 mm

Matières

Matière Polyamide (PA)

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 4 mm²

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui