


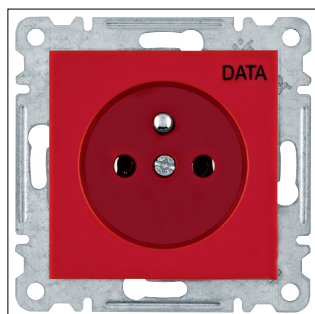

WL1429

lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem, 16A/230V nadr DATA, samozaciski czerwony

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czerwony
Kod RAL	3003
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Z mocowaniem pazurów	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
	Połączenie śrubowe
Typ złącza/wtyczki USB	Bez

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Bolec uziemiający
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem
Oslona	Oslona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----