


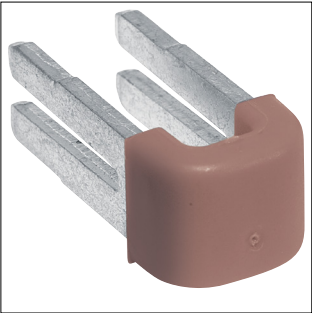

KN99P

10 cavalier pont bornier sanvis phase,1Set=10 pièces

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Largeur	12 mm
---------	-------

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Matière

Couleur	Marron
---------	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui