




EV100

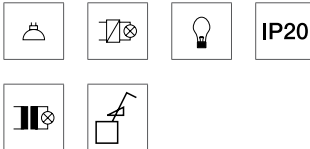

**Ferndimmer universal 1000W**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

**Abmessungen**

Höhe 85 mm

Breite 88.50 mm

Tiefe 65 mm

**Leistung**

Leistungsaufnahmen Betrieb 15 VA

Leistungsaufnahme standby 3 W

Glühlampenlast 20 - 1000 W

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16 mm<sup>2</sup>

**Kapazität**

Anzahl Module 5

**Texte**

Dimmprinzip Automatische Lasterkennung

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster