




EV100

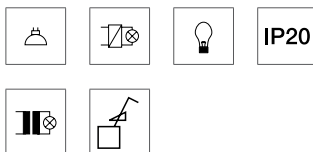

Ferndimmer universal 1000W

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 88,50 mm

Tiefe 65 mm

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs 15 VA

Leistungsaufnahme standby 3 W

Glühlampenlast 20 - 1000 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16 mm²

Kapazität

Anzahl Module 5

Texte

Dimmprinzip Automatische Lasterkennung

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Anschluss Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja