




75040001

IP20

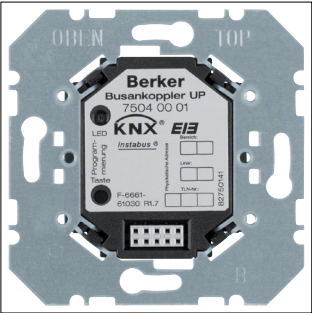

Coupleur de bus encastré, KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Connectivité

Système bus radio-KNX No

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Dimensions

Profondeur de montage 21,80 mm

Matières

Matière Métal
PVC

Durabilité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui