




75040001

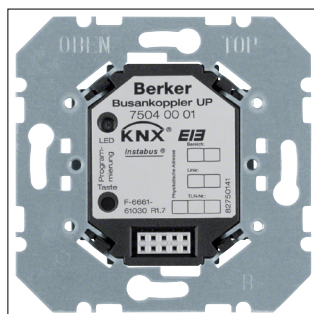

Busaankoppelaar KNX, inbouw

Technische karakteristieken

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Afmetingen

Inbouwdiepte 21,80 mm

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja