


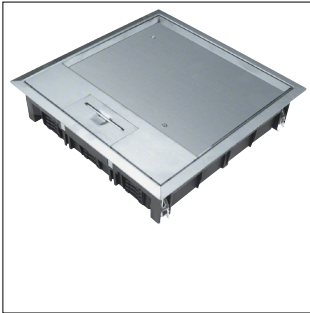

VEQ1212E

Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbelägg.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	84 mm
Infällnadsbredd	244 mm
Inbyggnadslängd	244 mm
Längd	267 mm
Bredd	267 mm
Tjocklek på matturspårning	12 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	Q12
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Rostfritt stål
Behandling	Förzinkad

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	4 kN
Vertikal belastning på små ytor	2,6 kN

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Form

Form	Fyrkantig
------	-----------

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Rostfritt stål
------	----------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	12

Utrustning

Antal inbyggda enheter	12
Antal uttagsslådor	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

