


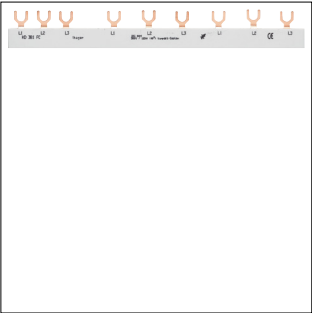

KD381FC

Kompakt-Phasenschiene 3-polig, FI+L*, 12M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Abmessungen

Länge	215 mm
-------	--------

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja