


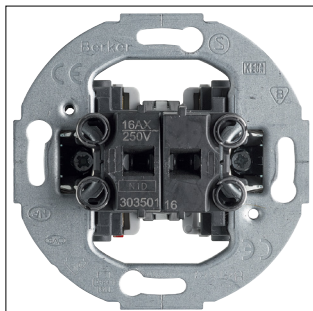

30350116

Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX, Tragring rund

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (200W LED (SBL))
-------------	------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung
------------	--

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Durchmesser	71 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Geteilte Wippe
-----------------------	----------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja