




Raccordo fisso guaina spirata-scatola IP64 passo GAS nero RAGA50

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

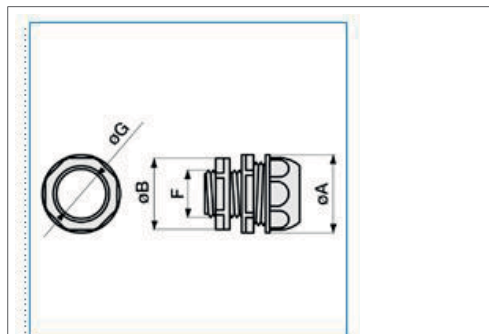

Quote:

F: 2"
Ø A: 78
Ø B: 78
Ø interno guaina: 50

B11013

