


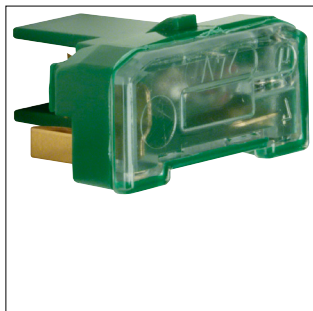

167601

**Glimlampelement 24 V, 35 mA, met N-klem (IP44)**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 24 - 24 V |
|-------------------|-----------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 0,03 A |
|-----------------|--------|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 12,60 mm |
| Breedte | 23,80 mm |
| Diepte  | 19,40 mm |

**Materiaal**

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Groen |
|-------|-------|

**Verlichting**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Type lamp | Gloeilamp |
|-----------|-----------|

**Teksten**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Verlichting | Voor verlichtings- en controlecircuit |
|-------------|---------------------------------------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|