



B03298



**Angolo piano per minicanali TMC / TMU marrone APM 15x17 B**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

|           |       |
|-----------|-------|
| Altezza   | 17 mm |
| Larghezza | 15 mm |

**Impostazioni**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Range regolazione dell'angolo | 0 - 90 |
|-------------------------------|--------|

**Materiali**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Materiale  | Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
| Colore     | Marrone                               |
| Codice RAL | 8014                                  |

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | 15 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

**Equipaggiamento**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con pellicola protettiva | No |
|--------------------------|----|


**Adatto per**

04 TMC 15x17

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

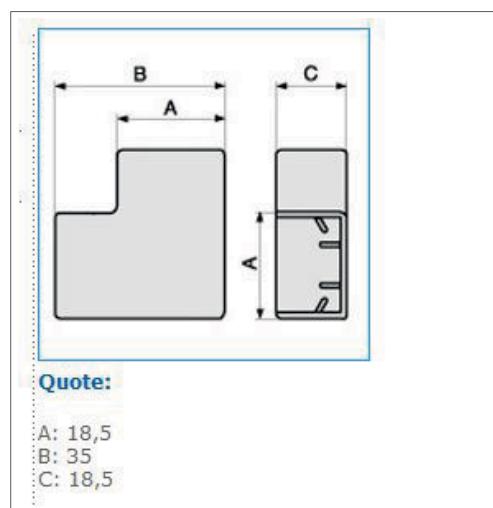

**Quote:**

A: 18,5  
B: 35  
C: 18,5