




41517115

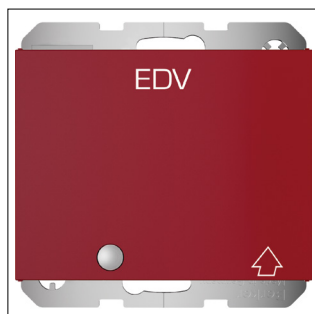

Steckdose Schuko m. Klappdeckel, erhöhtem Berührungsschutz u. LED, K.x, rot glänz.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Rot

RAL Nummer 3003

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 48 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Zufallender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 1

Bedienelemente und Anzeigen

Art der Beleuchtung für die Installationsgeräte Integrierte Bedienungskontrollleuchte

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Ja

Texte	
Aufdruck	Mit weißem Aufdruck "EDV"
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für	
K.x	

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja