




41517115

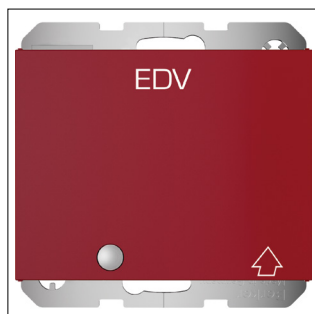

Presa Schuko con coperchio, alta protezione contatti e LED, K.x, rosso lucido.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 - 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Rosso

Codice RAL 3003

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 48 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Il coperchio a cerniera rientra, può essere arrestato in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di controllo operativa integrata

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Si

Resistenza agli urti IK Resistenza agli urti IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale Si

Testo

Stampa	Con stampa bianca "EDV"
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----