


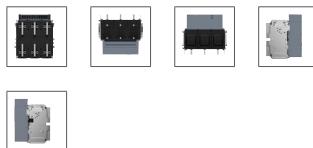

HW1E312DE



#### Offener Leistungsschalter 1250A 3P 66kA HW1 Einschub für TU: Sentinel Energy

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom lcu bei 400 V AC IEC60947-2	66 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom lcs bei 230 V AC nach IEC60947-2	55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom lcs bei 400 V AC nach IEC60947-2	55 kA

###### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	25000
---	-------

###### Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	3
---------------------------------------	---

###### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

###### Widerstand

Innenwiderstand	50 $\mu\Omega$
-----------------	----------------

###### Architektur

Polanzahl	3
Gerätebauform	Einschubtechnik
Polart	3P3D

###### Auslösung

Reaktionszeit beim Schliessen	45 ms
-------------------------------	-------

###### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	187.40 W
---------------------------------------	----------

###### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----