


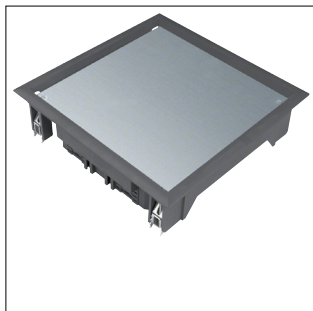

VDQ06129005

**Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung   | Ja |

**Abmessungen**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Einbautiefe                     | 62 mm  |
| Einbaubreite                    | 200 mm |
| Einbaulänge                     | 200 mm |
| Länge                           | 219 mm |
| Breite                          | 219 mm |
| Tiefe der Bodenbelagsaussparung | 12 mm  |

**Konfiguration**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | Q06 |
|--------------------------------|-----|

**Installation, Montage**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenvertiefungen | Ja   |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja   |
| Geeignet für Aussenbereich     | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja   |
| Geeignet für Feuchtreinigung   | Nein |

**Anleitung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Werkstoff  | Polyamid (PA)     |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

**Einsatzbedingungen**

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 5 kN |
|-----------------------------------------------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
|------------------|---------------|

**Einsatzbedingungen**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

**Funktionen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

**Texte**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Kabelausslass | Ohne Kabelausslass im Deckel |
|---------------|------------------------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Tiefschwarz |
| RAL Nummer | 9005        |

**Anschluss**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO          | 0 |

**Ausstattung**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anzahl der Gerätebecher | 0 |
|-------------------------|---|

#### Sicherheit

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK                   | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

