


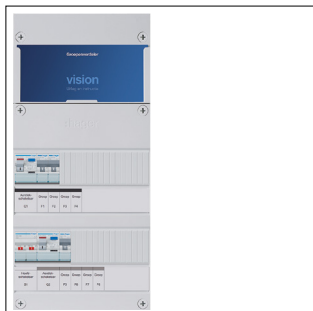

VKG21E

### 3-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase

#### Technische eigenschappen

##### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

##### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

##### Funcities

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

##### Configuratie

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
|----------------------------------------------|---|

##### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

##### Afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diepte                  | 89 mm    |
| Inwendige diepte        | 79,60 mm |
| Hoogte                  | 475 mm   |
| Breedte                 | 220 mm   |
| Aantal breedte-eenheden | 12       |
| Dikte zijwand           | 2,50 mm  |

##### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar             | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

##### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| RAL-code  | 7035       |
| Kleur     | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof  |

##### Installatie, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

##### Aansluiting

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
| Aantal fasen              | 1  |

##### Leveringsomvang

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal aardlekschakelaars | 2 |
|---------------------------|---|

##### Samenstelling

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal groepen           | 3   |
| Aantal lichtgroepen      | 3   |
| Aantal verdelerrijen     | 2   |
| Met kWh-meter            | Nee |
| Aantal DIN-rails         | 2   |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja  |
| Met beltransformator     | Nee |

##### Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Slagvastheid IK                            | IK05                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |

| Duurzaamheid |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |