


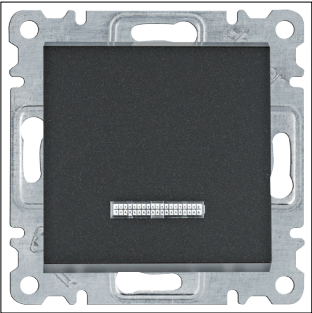

WL0223

Conmutador con indicador luminoso, lumina, negro

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9004
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento Lacado

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad del montaje	26 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para fijación atornillada
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	Desconexión/conmutación

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----