




80162865

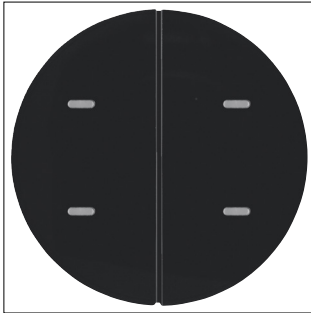

## Tryckknapp easy-KNX, 2 vippor, R.x/ 1930/ R.classic, indikering, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

#### Användningsförhållanden

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Drifttemperatur | -5 - 45 °C |
|-----------------|------------|

#### Elektrisk ström

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Strömförbrukning buss (dataöverföring) | 20 mA |
|----------------------------------------|-------|

#### Funktioner

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Med temperaturgivare | Nej |
|----------------------|-----|

#### Dimensioner

|      |       |
|------|-------|
| Djup | 17 mm |
|------|-------|

#### Utrustning

|                      |   |
|----------------------|---|
| Antal manöverpunkter | 4 |
|----------------------|---|

#### Kontroller och indikatorer

|                    |    |
|--------------------|----|
| Med LED-indikering | Ja |
|--------------------|----|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Svart      |
| RAL-kod      | 9005       |
| Material     | Termoplast |
| Ytbehandling | Blank      |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Skärm

|             |     |
|-------------|-----|
| Med display | Nej |
|-------------|-----|

#### Text

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Funktion   | Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner |
| Avsäkring  | Med demonteringsskydd                                                    |
| Temperatur | Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt    |