


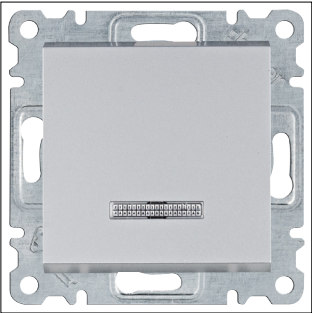

WL0222

Conmutador con indicador luminoso, lumina, plata

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Plata

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Mate

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento
Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra
Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad del montaje 26 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión
Para fijación atornillada

Iluminación Para circuito iluminación y control

Modo conmutación Desconexión/conmutación

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí