




FR26G1

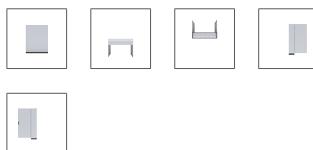

## Schrank, univers, IP55/I, 1850x1550x400mm + 100mm Sockel

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1950 mm |
| Breite                   | 1550 mm |
| Tiefe                    | 400 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1.50 mm |

#### Sicherheit

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Schutzart IP       | IP55           |
| Schutzklasse       | Schutzklasse I |
| Schliessungstyp    | Ohne Schloss   |
| Stossfestigkeit IK | IK10           |

#### Ausstattung

|   |    |
|---|----|
| Anzahl Felder                           | 6  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 12 |

#### Installation, Montage

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Montage auf               | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein             |

#### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

#### Ausstattung

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

#### Werkstoff

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

#### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

#### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|