


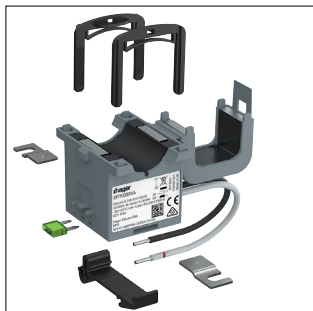

SRT00635A

Deelbare stroomtransformator SC1 63/5A 0,7VA klasse 3

Technische karakteristieken

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	0,70 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1,29 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	18,50 mm
Hoogte	72,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	62,20 mm
Hoogte van de opening	11 mm
Breedte van opening	18,50 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte In	63 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------