


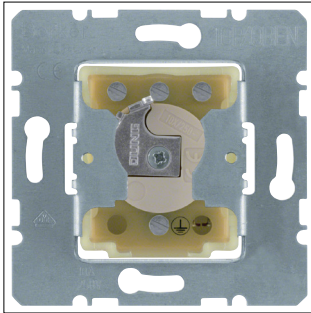

383120



Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

Technische Eigenschaften

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Taster 1-polig
--------------------------	----------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Schaltstrom	10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Texte

Schaltart/Variante	1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkrallen

Geeignet für

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja