


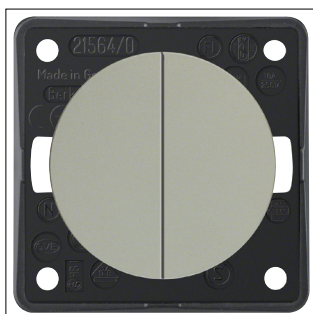

936752524



Serientaster, 2 Schl., gem. Eingangskl., Integro Flow/Pure, edelst. mt., lack.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
Polanzahl	2

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Tiefe	25 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschluss mit Kabelschuh	Gemeinsame Eingangsklemme
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

Berker Integro	
----------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----