


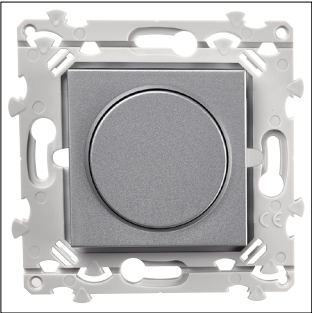

WE063T_FRONT

Variateur Pousoir Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Matériau Plastique
Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 70,50 mm

Largeur 70,50 mm

Profondeur 46,70 mm

Architecture

Type d'organe de commande Pousoir simple

Éclairage

Puissance de lampe LED 70 W

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis