


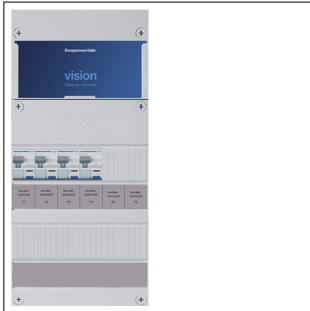

VKG040U

4-groepen-uitbreidingsverdeler ALS 30mA/HACO/direct, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
-----------------------------------	-----

Installatie, montage

Met buisvoer	Ja
--------------	----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
Aantal fasen	3

Leveringsomvang

Aantal aardlekautomaten type A	4
Aantal aardlekschakelaars	0

Samenstelling

Aantal groepen	4
Aantal lichtgroepen	4
Aantal verdelerrijen	2
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	3
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Nee
Met contactdoos	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	4

Compatibiliteit

Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
------------------------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----