


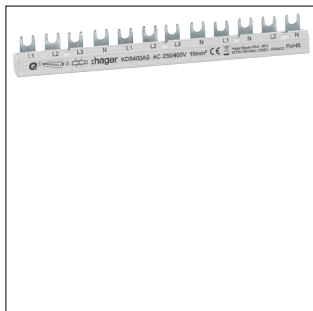

KDS463AS

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1N-L2N QuickBusbar

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	215 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----