


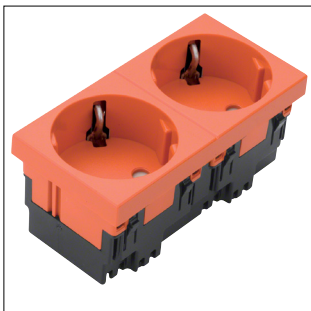

ESR2332004

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Pomarańczowy
Kod RAL	2004
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	40 mm
Liczba jednostek	2
Wbudowane puszkki podtynkowe	45 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Rastec 45® Mocowanie na zatrzask
----------------	-------------------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	2x gniazda wtykowe

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Bez pokrywy
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak