


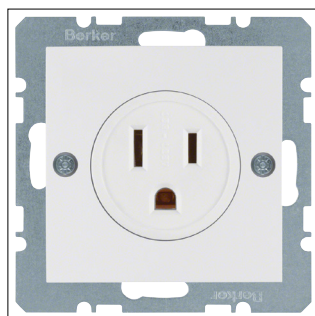

41668989

### Розетка без з/к Євро-американська, пол.білизна, 16A/250В S.1

#### Технічні характеристики

##### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 125 V |
|--------------------|-------|

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 15 A |
|-------------------|------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Матеріали

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Colour           | Полярна білизна |
| Код RAL          | 9010            |
| Обробка поверхні | Глянцевий       |
| Матеріал         | Термопластик    |
| Обробка          | Необроблений    |

##### Розміри

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Висота            | 71 mm |
| Ширина            | 71 mm |
| Кількість одиниць | 1     |
| Вбудована глибина | 19 mm |

##### Установлення, монтаж

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Монтаж на | Внутрішня установка |
|-----------|---------------------|

##### Підключення

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Тип з'єднання | Гвинтова клемма |
| Тип монтажу   | Монтаж гвинтами |

##### Обладнання

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Тип розетки роз'єму/вилки    | NEMA |
| Поворотна центральна вставка | Hi   |
| З відкидною кришкою          | Hi   |
| З сигнальною лампою          | Hi   |
| Із замком                    | Hi   |

##### Аксесуари

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Hi |
|-------------------------|----|

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

##### Безпека

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| З посиленням захистом від контакту | Hi   |
| Ударостійкість IK                  | IK05 |
| Клас захисту від проникнення (IP)  | IP20 |

##### Функції

|                              |    |
|------------------------------|----|
| З орієнтаційним освітленням  | Hi |
| З функціональним освітленням | Hi |

##### Ідентифікація

|             |    |
|-------------|----|
| З відбитком | Hi |
|-------------|----|

##### Тексти

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Накладка      | Центральна кришка               |
| Захист        | Без посиленого захисту контакту |
| Тип з'єднання | З гвинтовими клеммами           |

**Сумісний із**

S.x/B.x

**Sustainability**

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так