


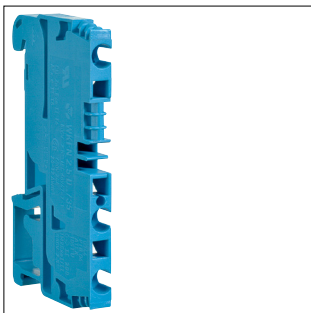

KYA02NH3

Borne de passage-neutre, 2,5 mm², 800 V/24 A, 3 points de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	38,10 mm
Largeur	59,70 mm
Profondeur	5 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0,13 - 2,5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0,13 - 4 mm ²

Matières

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui