


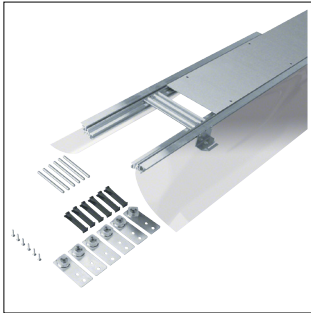

BKF200065

tehalit.BK Kanał współpółziomy boczna folia ochronna BKF 200x(65-110)mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

Szerokość	200 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	17600 - 17600 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	72
---	----

Wymiary

Minimalna wysokość posadzki	65 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	65 - 110 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2 kN

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Sprzęt

Liczba przegród	1 - 1
Typ montażu przegrody	Mocowanie śrubowe
Ze ścianką grodziową	Nie

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

Materiały

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany

Funkcje

Podstawa odłączona od głównej obudowy	Tak
---------------------------------------	-----

Materiały

Obróbka	Ocynkowany
---------	------------

Funkcje

Z dolnym przepustem	Nie
---------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

