


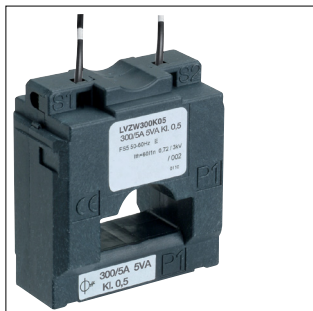

LVZW300K05

Stromwandler E_ für LV NH1-3 300/5A 2,5VA Klasse 0,5S CH

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.5 S
--------------------	-------

Leistung

Leistung	2.50 VA
----------	---------

Abmessungen

Höhe	63.50 mm
Breite	59.50 mm
Tiefe	30.10 mm
Höhe der Öffnung	12.50 mm
Breite der Öffnung	30.50 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung Ui	3000 V
-----------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm ²

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	300 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja