


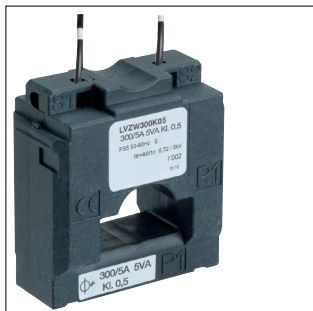

LVZW300K05

Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 300/5A 2,5VA Classe 0,5S CH

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	0.5 S
---------------------	-------

Puissance

Puissance	2.50 VA
-----------	---------

Dimensions

Hauteur	63.50 mm
Largeur	59.50 mm
Profondeur	30.10 mm
Hauteur de l'ouverture	12.50 mm
Largeur de l'ouverture	30.50 mm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 75 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	300 A
Courant Max au secondaire	5 A

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui