


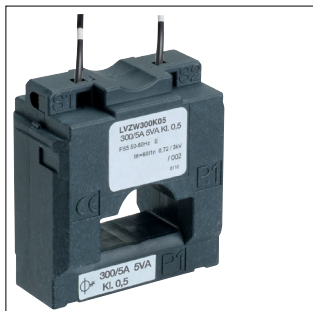

LVZW300K05

Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	0.5 S
-----------------------	-------

Vermogen

Vermogen	2,50 VA
----------	---------

Afmetingen

Hoogte	63,50 mm
Breedte	59,50 mm
Diepte	30,10 mm
Hoogte van de opening	12,50 mm
Breedte van opening	30,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm ²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	300 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja