


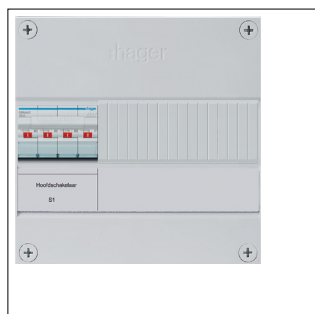

VKG82S

Verdeler hoofdschakelaar 4-polig 40 A

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal fasen	3
--------------	---

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	2
Aantal groepen	0
Met slot	Nee

Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buisinvoeren	Ja

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars	0
---------------------------	---

Afmetingen

Hoogte	220 mm
Breedte	220 mm
Diepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----